


### Fuß für Hakenspanner

X,Y,Z shimbar inklusive Shimblechen


Nr.	A	B	C	D	E	F	Ø
281407	80	65	19	22	20	M8	286

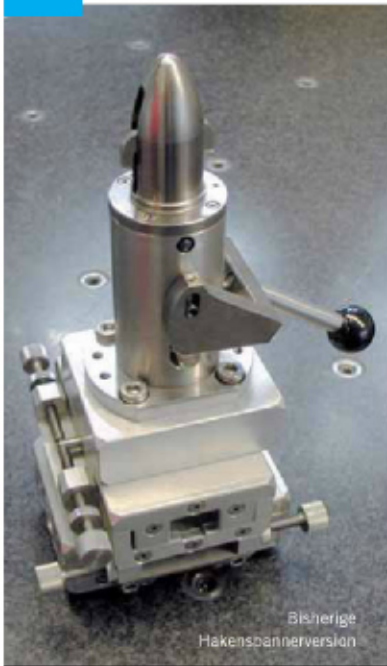


Bisherige  
Hakenspannerversion

### Bisherige Hakenspannerausführungen


Die bisher erhältlichen Hakenspanner sind weiterhin lieferbar. Details und Verfügbarkeit bitte gesondert anfragen.

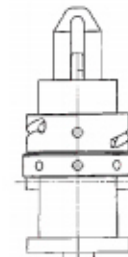

Spanner mit Exzenterbetätigung  
und Blechdickeneinstellung

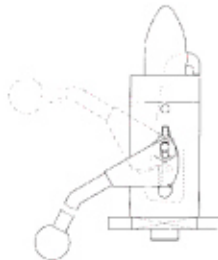

Bisherige Ausführung mit  
ausenliegender Betätigung

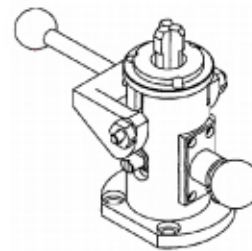

XYZ-Spanner mit  
Selbstzentrierung

Andere Abmessungen auf Anfrage



**ALUFIX CLASSIC** Elemente können in unterschiedlichen Farben eloxiert geliefert werden. Die Farbe „Natur“ ist Standard, „Schwarz“(-1) ist alternativ lieferbar. Weitere Farben auf Anfrage